




Flexco® Herramientas de mantenimiento para bandas

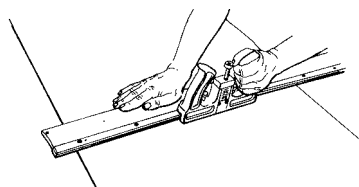

ALLIGATOR® CORTADORA RECTA SERIE 300


DESCRIPCIÓN	ANCHO DE BANDA		NÚMERO DE PEDIDO	CÓDIGO DEL ARTÍCULO	PESO EN LIBRAS
	pulg.	mm			
Cortadora completa	12"	300	300312	30900	14,2
	18"	450	300318	30901	15,6
	24"	600	300324	30902	17,4
	30"	750	300330	30903	19,1
	36"	900	300336	30904	20,0
	42"	1050	300342	30905	26,1
	48"	1200	300348	30906	27,9
	60"	1500	300360	30907	32,8
Únicamente base de la cortadora	30"	750	330	30937	10,8
	36"	900	336	30938	12,3
	42"	1050	342	30939	14,0
	48"	1200	348	30940	15,6
	60"	1500	360	30941	18,9
Base "E" únicamente			324E	30961	9,0
			330E	30962	10,8
			336E	30963	12,4
			348E	30964	15,8
			360E	30965	18,9
Barra conectora			30027	30910	4,6
Únicamente cabezal de la cortadora			300	30908	2,4
Hoja de la cortadora para bandas hasta de 11/8" (4.175 mm) de espesor			30023	30909	0,2
Hoja larga para bandas hasta de 1 9/16" (39,62 mm) de espesor			30023L	30913	0,2
Hojas adicionales (90/Paquete)			8D	30437	1,0

PARA CORTADORA DE BANDA CURVA, CONSULTE LA PÁGINA 47, SECCIÓN GRAPAS ABISAGRADAS Y ATORNILLADAS.

FLEXCO® RANURADOR DE BANDA



(TRAYECTO DE RANURAS DE 7/16" (11.18 mm) DE ANCHO)

NÚMERO DE PEDIDO	CÓDIGO DEL ARTÍCULO	PESO EN LIBRAS
FBG1	31978	1,8
HOJAS EXTRAS		
HSP3	31980	0,1

 


CORTADOR

NÚMERO DE PEDIDO	CÓDIGO DEL ARTÍCULO	PESO EN LIBRAS
GC-1	18100	0,3
HOJAS EXTRAS (50/Paquete)		
GCB-50	18101	0,8

 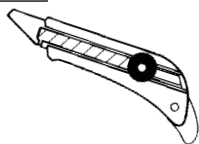

REBAJADOR DE BANDA PARA SUPERFICIE RUGOSA

NÚMERO DE PEDIDO/ DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEL ARTÍCULO	PESO EN LIBRAS
Rebajador para superficie rugosa RTBS	03239	0,3

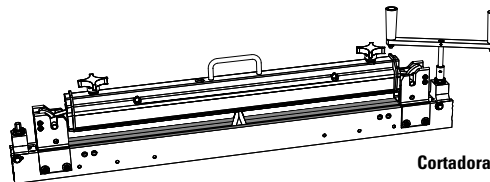


Cortadora de banda Serie 900

Componentes del aluminio – Serie 900

TIPO DE ALEACIÓN DE ALUMINIO	PORCENTAJE	
	Mg – Magnesio	Ti – Titanio
5356	5,5	0,2
6005	0,6	0,1
6061	1,0	0,0
7075	2,5	0,0

CORTADORA DE BANDA SERIE 900*

DESCRIPCIÓN	ANCHO DE BANDA		NÚMERO DE PEDIDO	CÓDIGO DEL ARTÍCULO	PESO EN LIBRAS
	pulg.	mm			
Cortadora completa para bandas hasta de 1.5" (38 mm)	24"	600	900924	04200	34,0
	36"	900	900936	04143	39,4
	48"	1200	900948	04144	48,0
	60"	1500	900960	04145	54,0
	72"	1800	900972	04146	60,3
* patente pendiente	84"	2130	900984	04147	86,0
Estuche de hojas de reemplazo			900CBK	04149	0,15

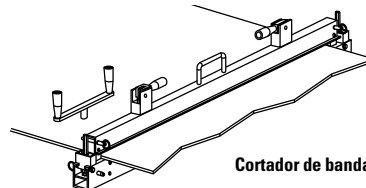

Cortador de banda No. 840

Componentes del aluminio – Serie 840

TIPO DE ALEACIÓN DE ALUMINIO	PERCENT	
	Mg – Magnesio	Ti – Titanio
6061	1,00%	0%

CORTADORA DE BANDA DE ALUMINIO SERIE 840

(REEMPLAZA A LA CORTADORA DE BANDA SERIE 820).

DESCRIPCIÓN	ANCHO DE BANDA		NÚMERO DE PEDIDO	CÓDIGO DEL ARTÍCULO	PESO EN LIBRAS
	pulg.	mm			
Cortadora completa para bandas hasta de 3/8" (9,65 mm) – 1" (25,4 mm) de espesor	36"	900	840836	32267	25,0
	48"	1200	840848	32268	31,0
	60"	1500	840860	32269	37,0
	72"	1800	840872	32270	42,0
	84"	2130	840884	32271	48,0
Manija			820/840WA	32272	2,0
Hoja extra (con tornillo) 1" (25 mm)			820/840-1CB	32273	0,5
Escuadra			840SD	32274	2,0

OTRAS HOJAS DE REEMPLAZO PARA CORTADORA

PARA CORTADORA MODELO	NÚMERO DE PEDIDO	CÓDIGO DEL ARTÍCULO	PESO EN LIBRAS
B8	B823	30921	0,1
BC350	31071	31071	1,0